


FOSC-100-DM

Caixa de emenda de fibra óptica

A caixa de emenda FOSC100-DM possui uma entrada oval e cinco entradas para derivações podendo assim acomodar sete cabos (ou até 12 cabos com o uso de cliques de derivação nas 5 entradas redondas de derivação).

Cabos com fibras tipo "ribbon" podem ser diretamente acomodadas nas bandejas de emenda ou na bandeja metálica opcional, também utilizada em aplicações de sangria ou para acomodações de tubos "loose" de reserva.

Tem capacidade para armazenar 708 emendas de fibras por fusão.

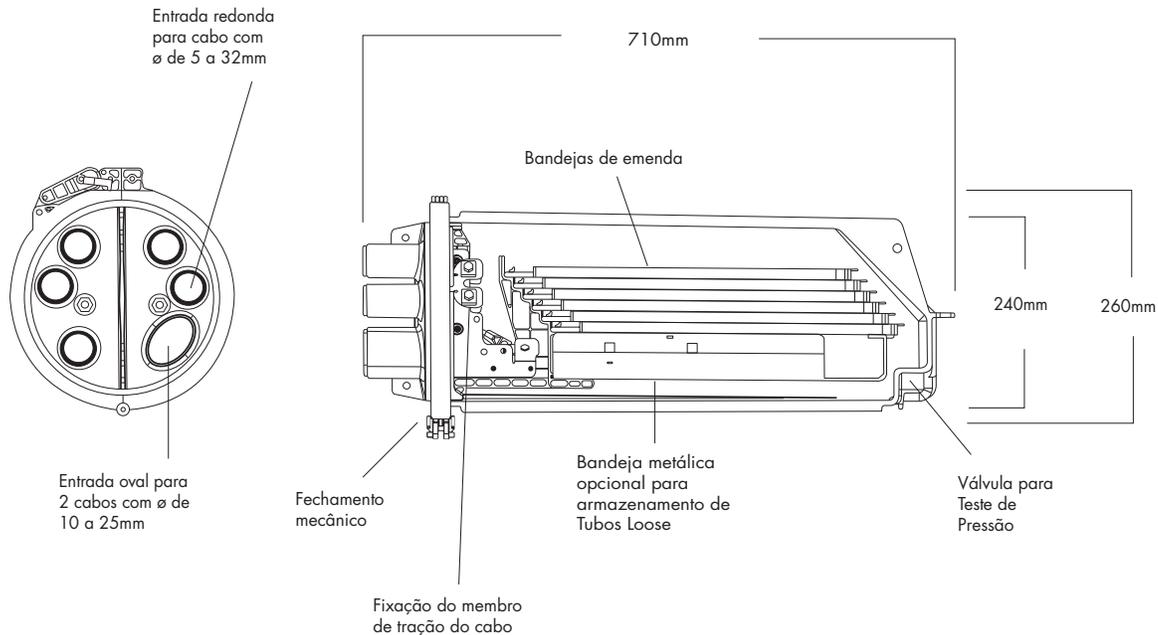

FOSC-100-DM

Caixa de emenda de fibra óptica

Informações para especificação

Capacidade da Emenda

Descrição	Fusão	Mecânica Simples
FOSC 400-A8-24	até 24 emendas	até 6 emendas
FOSC 400-A8-48	até 48 emendas	até 12 emendas
FOSC 400-A8-72	até 72 emendas	até 24 emendas
FOSC 400-A8-96	até 96 emendas	até 48 emendas
FOSC 100-BM-24	até 24 emendas	até 12 emendas
FOSC 100-BM-48	até 48 emendas	até 24 emendas
FOSC 100-BM-72	até 72 emendas	até 36 emendas
FOSC 100-BM-96	até 96 emendas	até 48 emendas
FOSC 100-BM-144	até 144 emendas	até 72 emendas
FOSC 100-DM-144	até 576 emendas	até 288 emendas

Notas: A FOSC 100-DM é fornecida na configuração para 144 emendas, podendo adicionar seis bandejas de 72 emendas.
Para caixas com luvas protetoras de emendas de fibras ópticas (SMOUV) acrescenta-se "s" Ex: FOSC 100-BM-96-S.

Acessórios:

Selamento de Cabos

Descrição
FOSC 400-A/B-8-DERIVAÇÃO (tubo termocontrátil para derivação)
FOSC 100-ENTRADA OVAL (tubo termocontrátil para entrada de cabos)
FOSC 100-DERIVAÇÃO (tubo termocontrátil para derivação)
FOSC 100-MANTA DE DERIVAÇÃO (para manutenção)
FOSC 100-MANTA DE ENTRADA OVAL (para manutenção)
FOSC 100 DM - FECHAMENTO A FRIO

Bandeja de Emenda

Descrição
FOSC 100-AM-8-BANDEJA (24 emendas)
FOSC 100-BM-BANDEJA (24 emendas)
FOSC 100-DM-BANDEJA (72 emendas)

FOSC-100-DM

Caixa de emenda de fibra óptica

Bandeja para armazenamento de Tubo Loose em sangria

Descrição
FOSC 100-BM-BANDEJA METÁLICA
FOSC 100-DM-BANDEJA METÁLICA

Suporte de Fixação

Descrição
FOSC 100-AM/BM-SUPORTE DE FIXAÇÃO AÉREO CORDOALHA
FOSC 100-AM/BM-SUPORTE DE FIXAÇÃO SUBTERRÂNEO / POSTE
FOSC 100-DM-SUPORTE DE FIXAÇÃO AÉREO CORDOALHA
FOSC 100-DM-SUPORTE DE FIXAÇÃO SUBTERRÂNEO / POSTE

Outros Acessórios

Descrição
PROTETOR DE EMENDA - SMOUV 1120-01 (62 mm)
PROTETOR DE EMENDA - SMOUV 1120-02 (45 mm)
FOSC 100-AM/BM-FECHAMENTO MECÂNICO DA BASE/CÚPULA
FOSC 100-AM/BM-O'RING PARA VEDAÇÃO DA BASE/CÚPULA
FOSC 100-DM-FECHAMENTO MECÂNICO DA BASE/CÚPULA
FOSC 100-DM-O'RING PARA VEDAÇÃO DA BASE/CÚPULA



www.commscope.com

Visit our website or contact your local CommScope representative for more information.

© 2016 CommScope, Inc. All rights reserved.

All trademarks identified by ® or ™ are registered trademarks or trademarks, respectively, of CommScope, Inc. This document is for planning purposes only and is not intended to modify or supplement any specifications or warranties relating to CommScope products or services.

PS-323162.1-BP (05/16)